

Zertifikat

Nr. z3695a-14-D

Auftraggeber:

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG
Austrasse 101
96465 Neustadt/Coburg, Deutschland

Klasse EA

Prüfling(e):

Datenkabel:

Corning FutureCom S/FTP 550/23s, 6-fach (6x4P), LS0H-1 Kabel: paarverseilt, foliengeschirmte Paare (PIMF) und Geflechtsschirm, Einzelkabel spez. bis 550MHz, AWG 23, 6xS/FTP 550/23s mit gemeinsamer Folie

Art.-Nr.: CCXEDR-D0247-C002-L7

Patchkabel:

Corning FutureCom Kat.6A Anschlusschnur S/FTP flex/26, 2xRJ45, 4P

Art.-Nr.: CCAGB-G1002-A020-C0

Steckverbinder:

S500 Modul, Kat.6A, 1xRJ45; S500 Keystone, Kat.6A, 1xRJ45;

S500fx Modul, Kat.6A, 1xRJ45; S500fx Keystone, Kat.6A, 1xRJ45

Art.-Nr.: CAXASM-00104-C001; CAXBSM-00104-C001;
CAXASM-00104-C002; CAXBSM-00104-C002

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.


2 Connector Channel (95m), Kupfer, Klasse EA

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P3695a-14-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstelldatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 09. September 2014

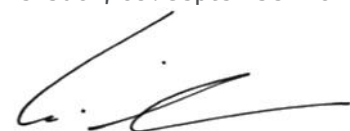

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**